



TRANE®



Cassette

*Minisplit Air Conditioner
42,000 - 48,000 Btu/h Cassette Model
MCC Series 50 Hz*



Cassette

นวัตกรรมความเย็นสวยหรูระดับโลกจากเกรน

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าไฟฟ้า ฐานทรงเพรียวบาง หล่อหลอมตัวกับห้องทุกสไตล์ พร้อมกระจายพลังเย็น 4 ทิศทางกว้างไกลทั่วถึงทุกมุมห้องได้อย่างรวดเร็ว และด้วยขนาดที่มีให้เลือกตั้งแต่ 42,000 - 48,000 บีทียู จึงเหมาะกับห้องขนาดใหญ่ที่ต้องการความหรูหรา มีระดับ ขนาดตั้งแต่ 56 - 64 ตร.ม. เช่น ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องรับแขก และห้องรับประทานอาหาร

- รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปีเต็ม


เกรน Cassette หนึ่งใน Home Comfort Solutions จากเกรนที่พิถีพิถันทุกความเย็นสบาย เพื่ออากาศที่เย็นบริสุทธิ์และตอบสนองกับทุกความต้องการของวิถียุคใหม่

New! Wireless Control



- รีโมทคอนโทรลไร้สายดีไซน์ใหม่ ใช้งานง่าย
- สัมผัสลมเย็นอย่างต่อเนื่องด้วยระบบควบคุมความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมขณะนอนหลับ
- Dry Mode ลดความชื้น ช่วยให้ผู้รู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้น
- Swing Function กระจายลมเย็นให้ทั่วถึงทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
- สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16-32°C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติได้ตามเวลาจริงล่วงหน้า 24 ชั่วโมง



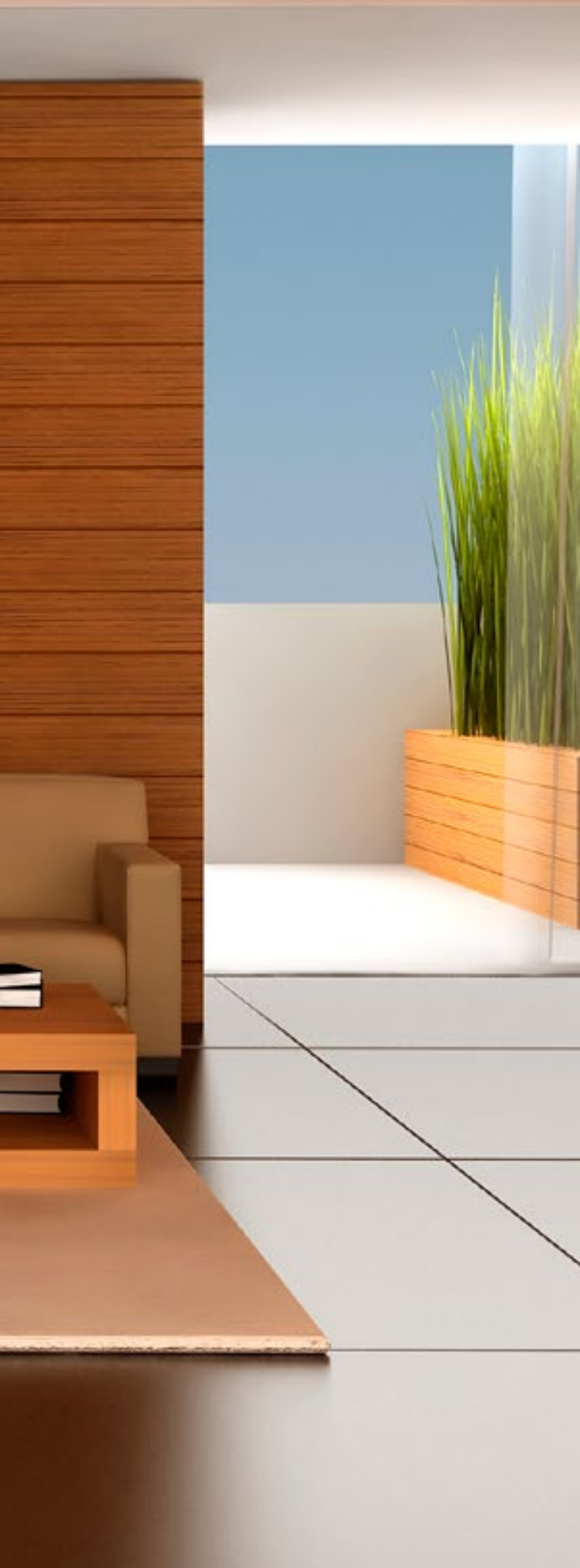

ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาของ **Trane Cassettes** เพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งภายในห้องที่ทันสมัย รูปทรงจึงเพรียวบาง กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง อีกทั้งยังสามารถกระจายความเย็น 4 ทิศทาง ส่งความเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้องอย่างรวดเร็ว

- สวยหรู ทันสมัยและบางซ่อนรูป พร้อมด้วยดีไซน์ที่ออกแบบให้เข้าได้กับทุกการตกแต่งของห้อง
- ทำงานเงียบสนิท เพราะเล็งเห็นถึงความสุขสบายของการพักผ่อน เทรนจึงได้พัฒนาการทำงานของเครื่องให้เงียบสนิทไม่รบกวนการพักผ่อนของคุณ



พร้อมด้วย Condensing Unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นานถึง 5 ปี


Condensing Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงามเคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื้อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงที่ **เทรนรับประกันนานถึง 5 ปี**

- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง ด้วย Swing Function ที่สามารถกระจายลมเย็นได้รอบทิศอย่างทั่วถึงรวดเร็วทุกพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นห้องขนาดใหญ่ และสามารถกำหนดทิศทางลม เพื่อส่งความเย็นเฉพาะที่ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความพอใจของคุณ
- เครื่องปรับอากาศเทรนรุ่น **Cassettes** ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน และมีคุณภาพ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศเทรนทุกเครื่องมีความเย็นเต็ม บีทียู พร้อมการประหยัดไฟสูงสุด

อุปกรณ์พิเศษ (Option)

- 45° Discharge Grille ส่วนระบายความร้อนแนวเฉียง 45 องศา เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนแม้ในพื้นที่จำกัด

Aeriscoat R (Option)

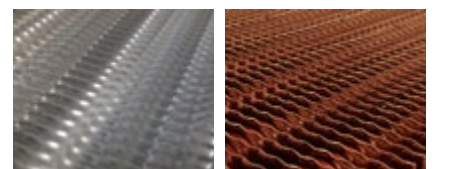

Aeriscoat R สารกำจัดและป้องกันจุลินทรีย์ไบโอฟิล์ม และการผูกมัดได้ในหนึ่งเดียวตามมาตรฐานของ US และ CSIRO ด้วยประสิทธิภาพยาวนานถึง 5 ปี ลดความถี่การบำรุงรักษาและใช้ได้กับคอยล์ร้อน และคอยล์เย็น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ลุ่ม ร้อนชื้น ชายทะเล โรงงาน โรงแรม ฯลฯ

Product Specifications

Models	Indoor unit		MCC5422B	MCC5482B
	Outdoor unit		TTK042KD	TTK048KD
Performance Data	Nominal Capacity	Btu/h	42,000	48,000
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	380-415/3/50	
	Airflow	cfm	1,400	1,600
Indoor Units				
Expansion Device			Capillary Tube	
Fan Motor	Type	Permanent Split Capacitor		
	Quantity		1	1
	RLA/LRA	A	0.60 / 0.68	0.73 / 0.91
Fan	Type	Centrifugal Fan		
	Quantity		1	1
Control Type	Wireless Remote Control	Standard	•	•
Features	Auto Restart	Standard	•	•
	3-Minute Timer Delay	Standard	•	•
	Fan Speed	Standard	3 + Auto	3 + Auto
	Temperature Setting	°C	16-32	16-32
	Programmable Timer	Hrs	24	24
	Auto Swing		•	•
	Dry Mode		•	•
	Sleep Mode		•	•
Installation Position	Ceiling Concealed		•	•
Dimensions	Panel (D xW x L)	mm	50 x 950 x 950	
	Body (D xW x L)	mm	285 x 840 x 840	
Weight	uncrated	kg	36	36
Outdoor Units				
Compressor	Type	Scroll		
	Quantity		1	1
	RLA/LRA	A	7.9 / 59.0	9.0 / 59.0
Fan Motor	Type	Permanent Split Capacitor		
	Quantity		1	1
	RLA/LRA	A	1.03 / 1.79	1.45 / 2.68
Fan	Type	Propeller		
	Quantity		1	1
Dimensions	Height	mm	795	795
	Width	mm	1,018	1,018
	Depth	mm	360	360
Weight		kg	87	87
Piping Connection Type			Sweat Type	
Refrigerant Pipe Size	Suction	in	7/8	7/8
	Liquid	in	3/8	1/2

- หมายเหตุ 1. สภาวะการทดสอบภายใต้มาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80°FDB / 67°FWB Indoor & 95°FDB Outdoor
 2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุใน Specification ความกว้างและความหนาไม่รวมขาตั้ง แต่ความสูงรวมขาตั้ง
 3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, and energy efficient environments, Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. For more information, visit www.tranethailand.com

เทรน (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2704-9999

©2013 Trane All rights reserved
 MCC-SLB002-TH June 17, 2013

